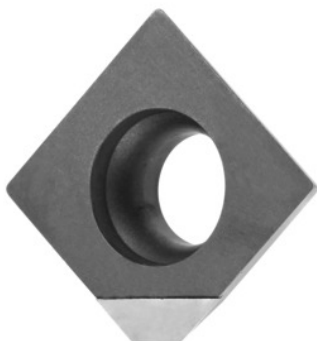


Garant**SEHW 1204 AFFN, PKD, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214353 ALU
GTIN	4062406358082
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 1,5 \text{ mm}$.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,24 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Syöttö f_z / hammas	0,24 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEHW 1204 AFFN
Laji	PKD
Lastuava aine	PKD
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1200 m/min	N
CuZn	soveltuu	1000 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		