




Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 12mm

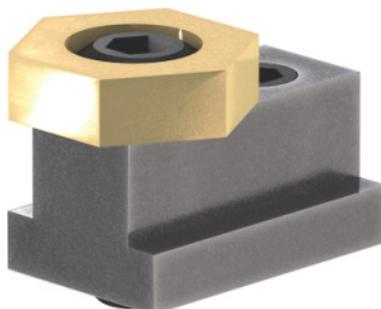

Tilaustiedot

Tilausnumero	370009 12
GTIN	4046368509263
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Tekninen kuvaus

Kiekon korkeus	4,8 mm
Kuusiokiekko AV	21 mm
Epäkeskomatka S_1	1 mm
Sisäkuusiokiekko AV_1	5 mm
kierre M	M8
Suurin kiristysmomentti	11,3 Nm

Kiinnitysvoima	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Pituus L	27,9 mm
lukitusruuvien suurin kiristysmomentti	17 Nm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin