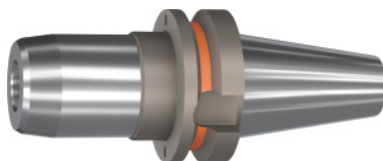


**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, BT 40, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303473 16
GTIN	4062406531096
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Toimitusehto:**

Mukana pituudensäätöruuvi ja kuusioavain T-vääntimellä.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Ulko-Ø D	44,5 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
L <sub>2</sub>	47,5 mm
kierre M	M12×1

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	63 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka