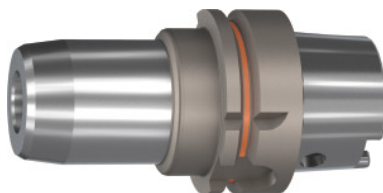


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307513 16
GTIN	4062406544461
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	38 mm
kierre M	M12×1
L ₃	49 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
L ₂	46 mm

Säätöalue V	10 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistusturnamuovi Tapin Ø 16 mm	343720 16
--	-----------