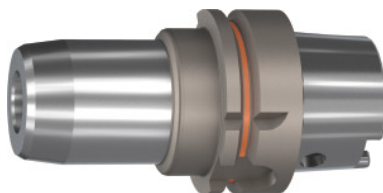


**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307513 32     |
| GTIN         | 4062406544492 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| L <sub>3</sub>        | 61 mm                          |
| Sopiva kavennusholkki | 302175; 302180; 302177; 302187 |
| Ulkonema A-mitta      | 125 mm                         |
| kierre M              | M16 × 1                        |
| Säätöalue V           | 10 mm                          |
| Ulko-Ø D              | 59 mm                          |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                    | 63 mm                              |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 32 mm                              |
| Sovitin                             | HSK-A 63                           |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69882-3                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Muoto                               | A                                  |
| Sisäjähdytys                        | kyllä, enint. 80 baaria            |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Ballufchip-reikä                    | kyllä                              |
| Tuotetyyppi                         | Hydraulikiristysistukka            |