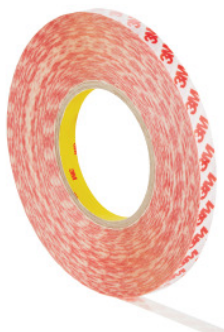


**Kaksipuolinen teippi, Leveysxpituus(mmxm): 19X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ GPT-020F on kaksipuolinen teippi, joka kestää hyvin kosteutta, pysyy välittömästi paikoillaan, jolla on hyvä leikkauslujuus myös korkeissa lämpötiloissa ja joka kestää hyvin UV-valoa.

Teippityyppi: Kaksi-puolinen

Liimamassa: Akrylaatti

Paksuus: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Vähimmäissäilyvyysaika	18 kk
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Väri	läpinäkyvä
Suojuksen materiaali	PP-kalvo
Liimamassa	Akrylaatti

Liimausvoima teräksessä	11,3 N/mm
Pituus	50 m
Leveys	19 mm
Valmistajamerkintä	GPT-020F
Paksuus	0,2 mm
Rungon materiaali	PET-kalvo
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Lineri olemassa	ei
Tuotetyyppi	Teippi