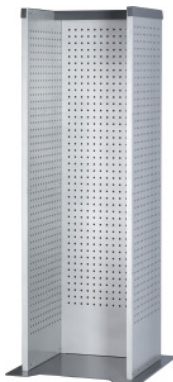


Garant UNILINE

UNI Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955460 M
GTIN	4062406584665
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella \square 9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.

Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät \square 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. Toweria kohti saa asentaa enintään yhden laatikoston.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Paino	85 kg
-------	-------

Leveys	720 mm
Hyötyleveys	540 mm
Hyötysyvyys	510 mm
Korkeus	1920 mm
Kantavuus	150 kg
Sarja	Tower
Syvyys	750 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9x9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni