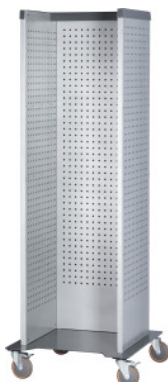


Garant UNILINE

**UNI Tower siirrettävä U-muoto, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955462 M
GTIN	4062406584726
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****Malli:**

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella □ 9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.

Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.

U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. Toweria kohti saa asentaa enintään yhden laatikoston.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

**Huomautus:**

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	2070 mm
Hyötyleveys	540 mm
Pyörän Ø	125 mm
Sarja	Tower
Syvyys	750 mm
Paino	89 kg
Leveys	720 mm
Kantavuus	150 kg
Hyötysyvyys	510 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni

## Tarvikkeet

Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
UNI Towerkiinteä U-muoto Tyyppi M	955460 M