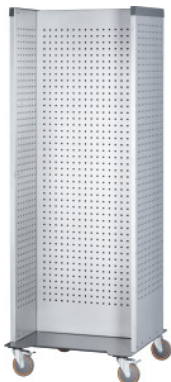


Garant UNILINE

**UNI Tower siirrettävä H-muoto, Tyyppi: L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955463 L
GTIN	4062406584757
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****Malli:**

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella  $\square$  9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.

Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät  $\square$  9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. 4 kääntyvää pyörää,  $\varnothing$  125 mm, kahdessa seisontajarru.

H-muoto: 2 sivuseinää, keskellä poikkipaneeli. Hyllytasot ja ovet voidaan asentaa etu- ja takapuolelle. Laatikoiden asennus ei mahdollista.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

**Huomautus:**

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys	690 mm
Hyötisyvyys	2 × 255 mm
Syvyys	750 mm
Sarja	Tower
Pyörän Ø	125 mm
Kantavuus	150 kg
Paino	96 kg
Leveys	750 mm
Korkeus	2070 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni

## Tarvikkeet

Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
UNI Towerkiinteä H-muoto Tyyppi L	955461 L