


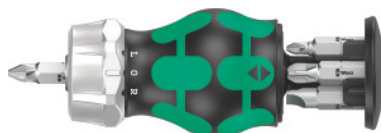

Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa, Varren koko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	676565 3
GTIN	4013288221148
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimestä oleva voimakas kestopagneetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675310 koko 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: à 1 kpl 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Kokonaispituus	69 mm
Bit-teräistukka	D 6,3
räikkäkahva	ei
teleskooppivarsi	ei
Sis. Bits-terät	kyllä

sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö

kyllä

Tuotetyyppi

Kärkityökalu