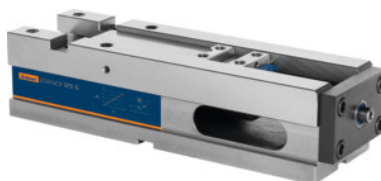


Garant**Modulaarinen NC-koneruuvipuristin LCV 125 G, Leukaväli A: 125Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361290 125G
GTIN	4045197816009
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

Ylä- ja alapuoli hiottu. **Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.**

Ominaisuudet: Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistus).

Toiminto:

Kiinnitys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin 2,5 mm asti.

Käyttö:

Perinteinen esityöstettyjen työkappaleiden kiinnitys sekä **aihioiden, poltto- ja sahausaihioiden** kiinnitys **karkaistujen ja vaihdettavissa olevien tartuntakärkien** työntyessä työkappaleeseen.

Sopii kaikille materiaaleille 900 N/mm² lujuuteen asti, poikkeuksena karkaistut materiaalit.

Käytettävissä vaaka-asennossa.

Sopii perinteiseen kiinnittämiseen porrasleuoilla ja tartuntakärjillä karan 2,5 mm:n työiskun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 tappiavainta, kiinnitysraudat

Erikoistarvike:

Leuat (katso nro 361331–361970), momenttiavain nro 656050 koko 60, kiristyspultti nro 360025

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille

LCV125G

Vääntömomentti	30 Nm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Paino	30 kg
Suurin avautuma	332 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki	360555
Sovitinleukakiinteä tyypille 125	361620 125
Porraslistapari (porraspuoli) tyypille 125	361970 125
Porrasleuatliikkuva tyypille 125	361400 125
Yleiskäyttöinen alasetoleukaliikkuva tyypille 125	361390 125
Alasvetosarjan laukku tyypille 2	361346 2
Porrasleuatkiinteä tyypille 125	361440 125
Kavennettu leukaliikkuva tyypille 125	361353 125
Porrasleuatkiinteä tyypille 125	361420 125
Porrasleuka, pehmeäkiinteä tyypille 125	361320 125
perusleukakiinteä tyypille 125	361520 125
Leuka 20 mm, T-Rexillekiinteä tyypille 125	361225 125
Uivat leuatliikkuva tyypille 125	361660 125
perusleukaliikkuva tyypille 125	361500 125
Laukkusarja (5-sivuiselle leualle)	361365
Sovitinleukaliikkuva tyypille 125	361600 125
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppe	361240
Porrasleukojen tartuntakärjetkiinteä tyypille 125	361348 125
5-sivuinen leuka tyypille FIX	361361 FIX
Alasvetosarjan laukku tyypille 1	361346 1

Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Yleiskäyttöinen alasetoleukakiinteä tyyppille 125	361380 125
Porrasetleukojen tartuntakärjetliikkuva tyyppille 125	361347 125
Porrasetlistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä tyyppille 125	361960 125
Kavennettu leukakiinteä tyyppille 125	361354 125
5-sivuinen leuka tyyppille MOBIL	361361 MOBIL
Porrasetlistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä tyyppille 125	361950 125