


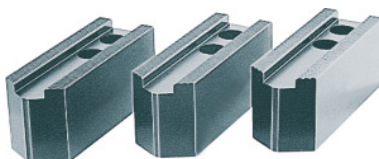

Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313745 315
GTIN	4067263152347
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	50 mm
Istukkatyypille	315 mm
Pituus L	145 mm
Reikäväli a	30 mm
Reikäväli b	30 mm

kierteelle DIN 912	M14
Uraleveys D	18 mm
Korkeus H	50 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka