


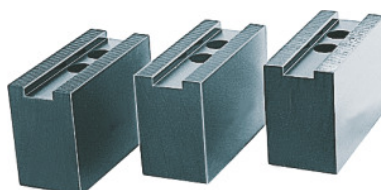

Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 254



Tilastiedot

Tilausnumero	313725 254
GTIN	4067263152316
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Reikäväli a	30 mm
Uraleveys D	16 mm
Reikäväli b	30 mm
Istukkatyypille	254 mm
kierteelle DIN 912	M12
Leveys B	50 mm

Korkeus H	45 mm
Pituus L	110 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka