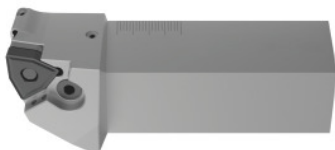


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Eco
ISO-koodi pidin	PWLNRL/ 2020X08
Kokonaispituus L	90 mm
Kiinnitysvipu	259015 15
Aluslevy	259031 48
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 15
Jousi	259046 4
Terän koko	8 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm

Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää