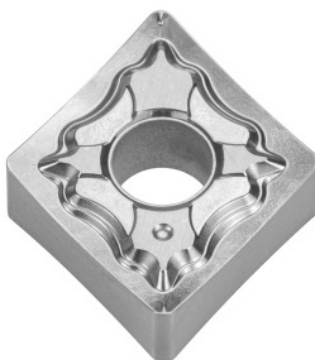


Garant**CNMG 120408, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HU7305-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CNNG 120408
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	AM1
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä