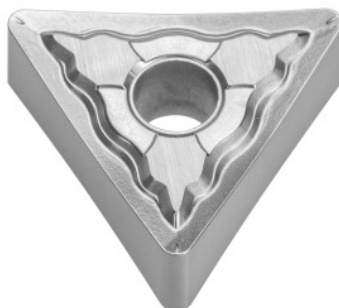


Garant**TNMG 160404, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Laji	HU7305-1
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoittamaton
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	AM1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä