


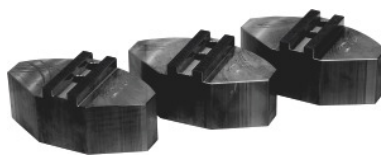

Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs, Istukkatyypille: 165



Tilaustiedot

Tilausnumero	313738 165
GTIN	4060576180304
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	50 mm
Uraleveys D	12 mm
Leveys B	120 mm
Reikäväli b	20 mm
Pituus L	60 mm

Istukkatyypille	165 mm
Reikäväli a	25 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka