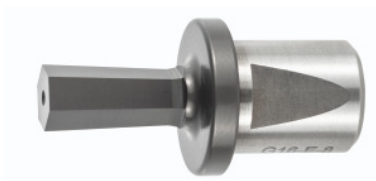


Garant**Työnnin, kuusikulmainen, metrinen $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Kuusikulma: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293047 4
GTIN	4062406785123
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

L	9 mm
Toleranssi	+0,07...+0,09 mm
Avainkoko	4 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän \varnothing	4,07 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,06 mm
profiili	Kuusikulma

L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Pinnoitus	WC/C
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		