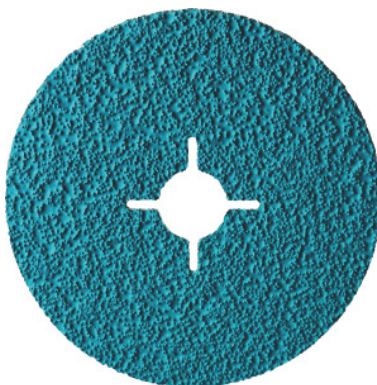


**Fiiberilaikka Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566442 36
GTIN	4018875091579
Tuoteluokka	56V

**Kuvaus****Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Huippuluokan VSM Actrirox AF 890 -fiiberilaikat, joiden **hiomateho on erittäin hyvä ja tehokas**. Vähäinen lämmöntuotto ja erinomainen käyttöikä.

Raetyyppi: **100% geometrisesti muotoiltu keraaminen VSM-rae**, hiomista edistävä pinnoite (TOP SIZE).

**Käyttö:**

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

**Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.**

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	36
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	Actirox
Hioma-aine	Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		