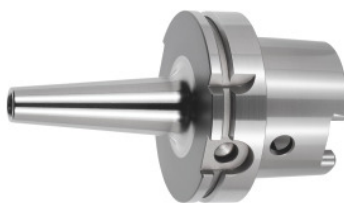


Garant**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', HSK-A 100 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308339 6
GTIN	4062406787073
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

- **Eriytyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövarmistuksen työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	15 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka