


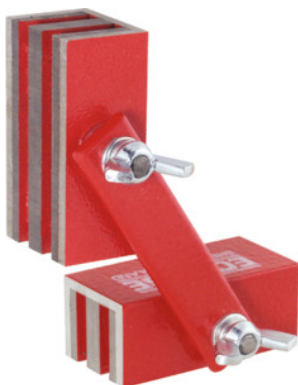

Kestomagneettinivel 3-sivuinen, magneettinen, ferriitti



Tilaustiedot

Tilausnumero	085962
GTIN	5012095050957
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Magneetit voi asettaa **mihin tahansa haluttuun kulmaan.**

Lämmönkestävä 100 °C saakka, 3 magneettista sivua.

Tekninen kuvaus

Erillisprisman korkeus	25 mm
Erillisprisman leveys	29 mm
Lämmönkestävyys enintään	100 °C
Suurin nimellispitovoima	120 N
Erillisprisman pituus	60 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Magneettinivel

