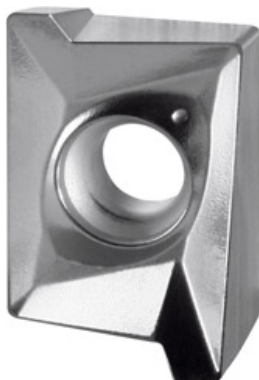


**Garant****ANGT 160605 PPFR, HU7710, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216012 ALU
GTIN	4045197411228
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus**

ANGT 160605 PPFR ALU Nirkon säde: 0,5 mm  
Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,13 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALUM.
Syöttö $f_z$ / hammas	0,13 mm
Nirkon säde	0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGT 160605 PPFR
Laji	HU7710
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	1000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	700 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		