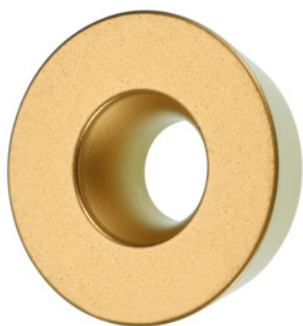


Garant**RDEX 1604 MOSN, HB7535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212305 INOX
GTIN	4045197303837
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDEX 1604 MOSN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7535
Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		