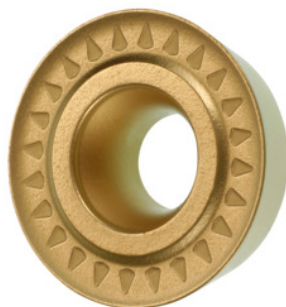


Garant**RDNX 1604 MOEN positiivinen, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki käanttöerät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjeluastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-käanttöerä	RDNX 1604 MOEN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7635
Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Käanttöerä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		