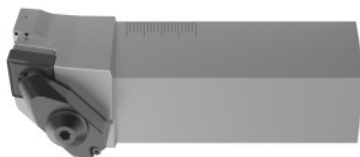


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	100 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525H12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 49
Sarja	Master Eco
Terän koko	12 mm
Varren koko	25 mm

Ruuvi aluslevylle	259027 8
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Saksyksikkö Tyyppi 22	259036 22
Aluslevy Tyyppi 49	259031 49
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259027 8