


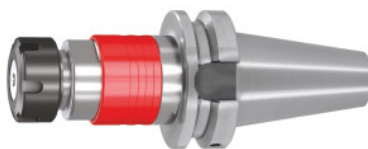

Kierteitysistukka, ER-Synchro, BT 40, ER-kiristysholkkikoolle: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero	338193 25
GTIN	4067263558972
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.
- Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.
- Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöiän piteneminen.

Käyttö:

- Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.
- Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.
Kiinnityspultit nro 308760 - 308806.

Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	45 mm
Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Pituudentasaus, veto	0,5 mm
Sisä-Ø D ₁	42 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20

Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	AD
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka