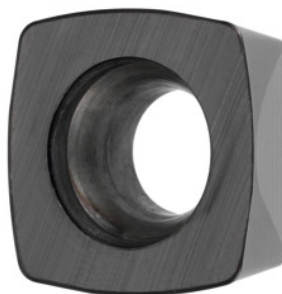


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7720, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö f_z / hammas: 0,79 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLW 09T308 TN

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,99 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW 09T308 TN
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Syöttö f_z / hammas	0,79 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		