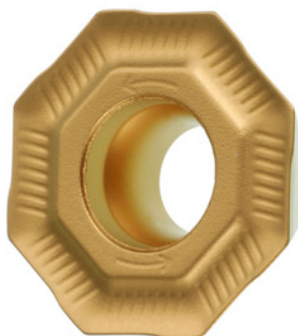


Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattuina ja hiottuja.

Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,17 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405 TR
Laji	HB7525

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	135 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	145 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		