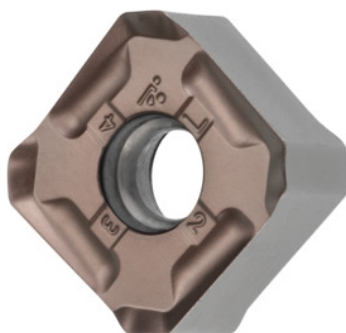


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tyyppi: ST900

Tilaustiedot

Tilausnumero	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Kaksipuolinen, 2x4 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}: 6 \text{ mm}$

Syöttö f_z / hammas: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	SNMU 14T7 ANER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		