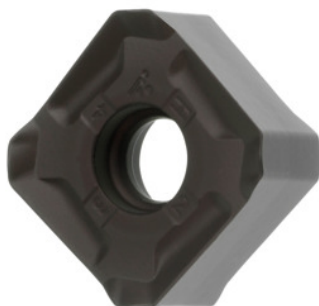


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7510, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2x4 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjelaistumisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 6 mmSyöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	SNMU 14T7 ANER
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		