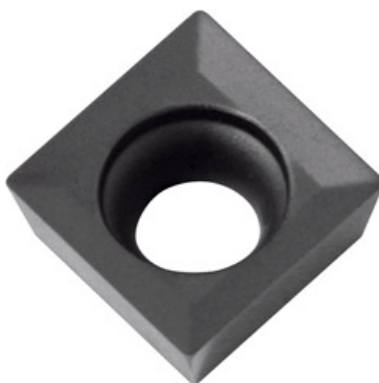


Garant**MPHX 060202 TN, HB7720, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Tuoteluokka	29W

KuvausMPHX 060202 TN UNI Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	MPHX 060202 TN
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	----------	-------	-----------

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	M
GG(G)	soveltuu	175 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		