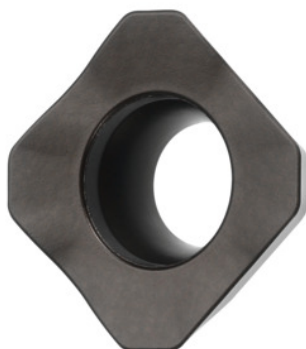


**Garant**
**SEKT 1204 AFTN, HB735, Tyyppi: UNI**


### Tilaustiedot

Tilausnumero	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Tuoteluokka	21A

### Kuvaus

**Huomautus:**

 Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .

### Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SEKT 1204 AFTN
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	650 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		