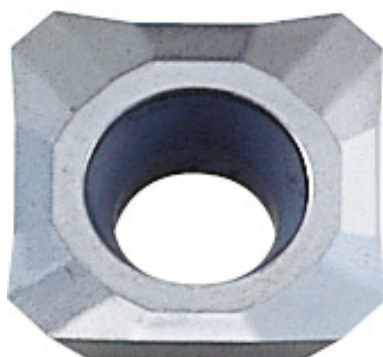


Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7710, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214350 ALU
GTIN	4045197319531
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,24 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,24 mm
tyyppi	ALU
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	SEHT 1204 AFFN
Laji	HU7710
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	725 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		