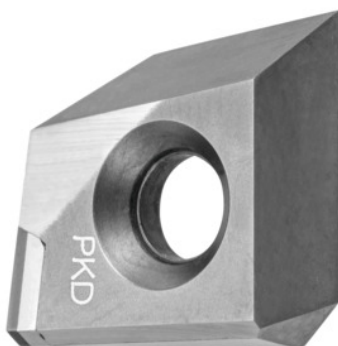


Garant
BGHX 15L5 PCER, PKD, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Tuoteluokka	21L

Kuvaus
Malli:

Ylimääräinen leveäsiloitusviiste.

Käyttö:

Suuret lastuamisnopeudet ja korkealaatuinen lopputulos. Soveltuu etenkin säädettäviin kääntöterien istukoihin. Erityyppisiä teriä voi käyttää samanaikaisesti.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
ISO-koodi-kääntöteriä	BGHX 15L5 PCER
Laji	PKD
Lastuava aine	PKD

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	3500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1000 m/min	N
GFK	soveltuu	1000 m/min	N
CFK	soveltuu	1000 m/min	N
grafiitti	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		