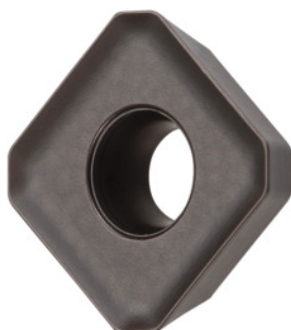


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SDMX 0903 AFEN
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	650 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		