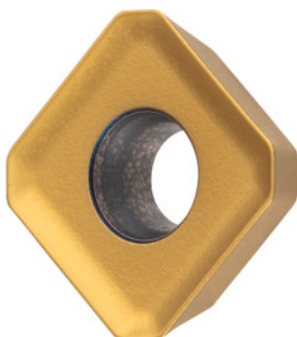


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	3,18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SDMX 0903 AFEN
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		