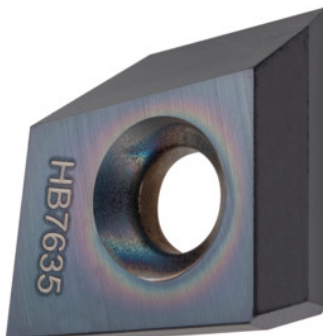


**Garant****BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	214545 INOX
GTIN	4045197649478
Tuoteluokka	21B

## Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuushiottu kovametallikäntöterä laadukkaita pintoja varten tasotyöstössä.

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 5 \text{ mm}$ .

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,14 mm
tyyppi	INOX
ISO-koodi-käntöterä	BGHX 15L5 PCTR
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Käntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
kuiva	soveltuu		