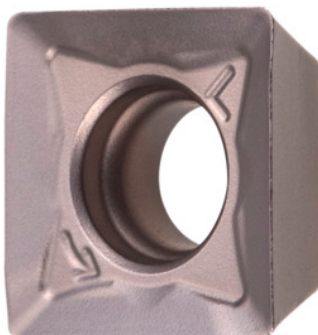


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		