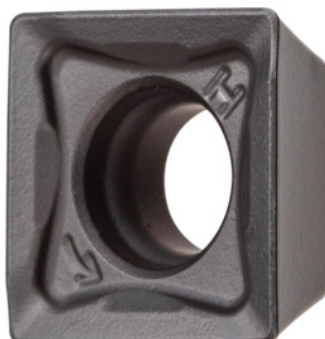


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7510, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,17 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		