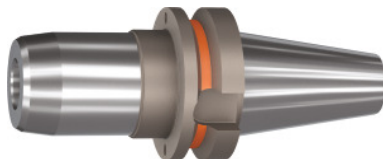


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC Kapea, muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303820 12
GTIN	4067263239703
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluffchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus, säätömatka 10 mm.
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Tekninen kuvaus

a	1 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Ulko-Ø D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Malli	BT-DC