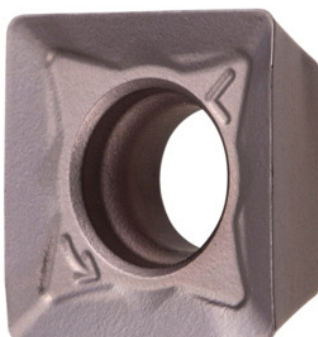


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214932 INOX
GTIN	4045197674739
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	0,4 mm
Terän paksuus E	3,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		