


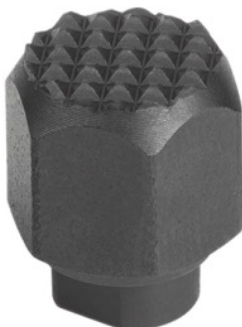

Heilurialusta Uritettu, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	370063 M3
GTIN	4059245309597
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Itsenäinen palautus alkuasentoon.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

kierre M	M3
enimmäiskantavuus (staattinen)	8 kN
Pituus 1	13 mm
Kauluksen pituus L ₂	5 mm

Ulko-Ø D	9 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta