


HOLEX

Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 115X22mm

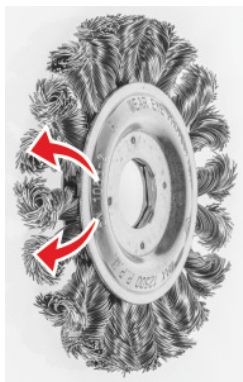

Tilaustiedot

Tilausnumero	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Tuoteluokka	57H

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskioon. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
Harjasten Ø D ₁	115 mm
porauksen Ø d ₁	22 mm

Tupsujen lkm	20
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja