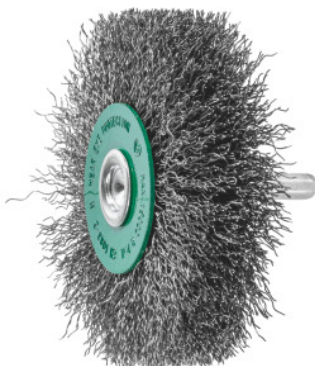


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan leveys L ₁	13 mm
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaosan pituus H ₁	19 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja