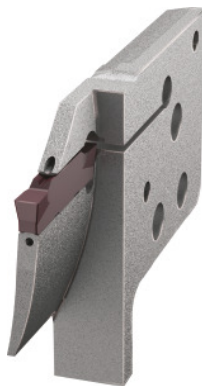


Garant**Vario plus eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:
105/143mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274515 105/143
GTIN	4067263950578
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø D_1	105 mm
enintään 1. piston Ø D_2	143 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	18 mm
Sarja	Eco

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyppi	Teränpidin