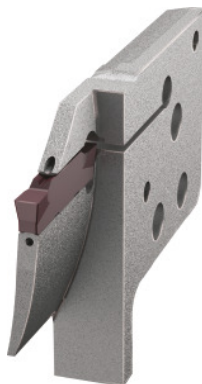


**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:  
51/67mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274515 51/67
GTIN	4067263950547
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Eco
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	16 mm
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
vähintään 1. piston Ø $D_1$	51 mm

enintään 1. piston $\varnothing D_2$	67 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin