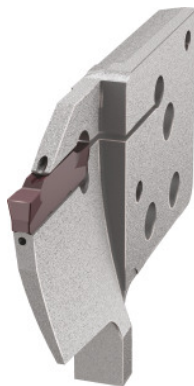


Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:
90/130mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274517 90/130
GTIN	4067263935285
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	130 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	21 mm
Sarja	Vario Plus Eco
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	90 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin