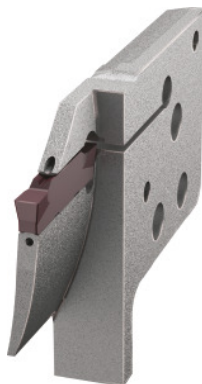


**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:  
43/60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274519 43/60
GTIN	4067263950912
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø $D_2$	60 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	18 mm
Sarja	Vario Plus Eco
vähintään 1. piston Ø $D_1$	43 mm

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin