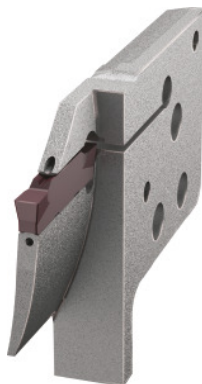


Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:
53/76mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274519 53/76
GTIN	4067263950929
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	18 mm
Sarja	Vario Plus Eco
enintään 1. piston Ø D_2	76 mm
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	53 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin