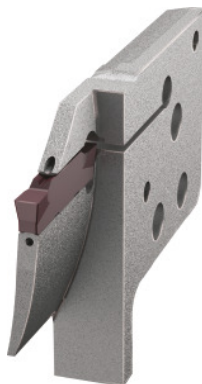


Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Vasen, Ø-alue pisto D1 / D2:
140/230mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 274519 140/230 |
| GTIN | 4067263950967 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Sopiva kääntöterä | Nrot 273656 – 273749 |
| enintään 1. piston Ø D_2 | 230 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 21 mm |
| Sarja | Eco |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston Ø D ₁ | 140 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähditys | kyllä |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |